


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

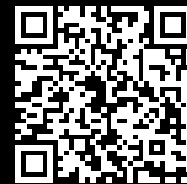

## VX 5302.036 Bürsten-Kit

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.036 - Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.036
Produktbeschreibung	Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und gezielter Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten.
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Alternativ verschraubbar Abgestimmt auf die maximale Gehäusehöhe 47 HE zum individuellen Ablängen
Einsatzgebiete	Das Bürsten-Kit ist ausgelegt für die Kombination mit zwei vertikalen Kabelkanälen, beidseitig, seitlich der 19"-Montageebene. Kombiniert man das Bürsten-Kit mit einem Kabelkanal, so kann dies als Alternative zum Luftleitblech eingesetzt werden. Als Teilausbau ist auch die Kombination mit Luftleitblech und Kabelkanal möglich
Funktionsweise	Das Bürsten-Kit besteht aus vertikalen Bürstenleisten für den Bereich zwischen Kabelkanal und Seitenwand sowie horizontalen Luftleitblechen mit Bürstenleisten zur Schottung im Dach- und Bodenbereich an der 19"-Montageebene
Material	Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Bürstenleisten vertikal, beidseitig 2 Luftleitbleche horizontal, oben und unten 2 Bürstenleisten horizontal, oben und unten zwischen erster 19"-Montageebene und Dach- bzw. Bodenblech 8 Bürstenleisten zwischen Kabelkanal und Dach- bzw. Bodenblech Inkl. Befestigungsmaterial
Borstenlänge	48 mm

# Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten	19"-Profilschienen standard im VX IT 19"-Profilschienen dynamic im VX IT
Montagehinweis	Um den Kabelkanal in Kombination mit dem Bürsten-Kit als Element zur Luftführung einzusetzen, sind die Kabeldurchführungsöffnungen im Kabelkanal zu verschließen oder mit einem Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste zu verblenden
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,6 kg
Bruttogewicht	4,8 kg
Zolltarifnummer	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT, Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und, gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten. Borstenlänge: 48 mm, Schrankbreite: 800 mm