


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

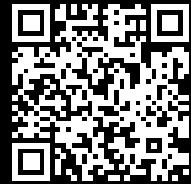

**DK 5502.550**

**Bodenblech**

Stand: 16.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# DK 5502.550 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.550
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7.94
Bruttogewicht	8.42
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177682498
E-Number Sweden	E7239575
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set

Art.-Nr. 5502.550

Bodenblech geschlossen,  
mit Schiebeblech, mehrteilig,  
BxT: 800x1000 mm,  
für TS IT, TX CableNet  
Stahlblech, verzinkt