


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

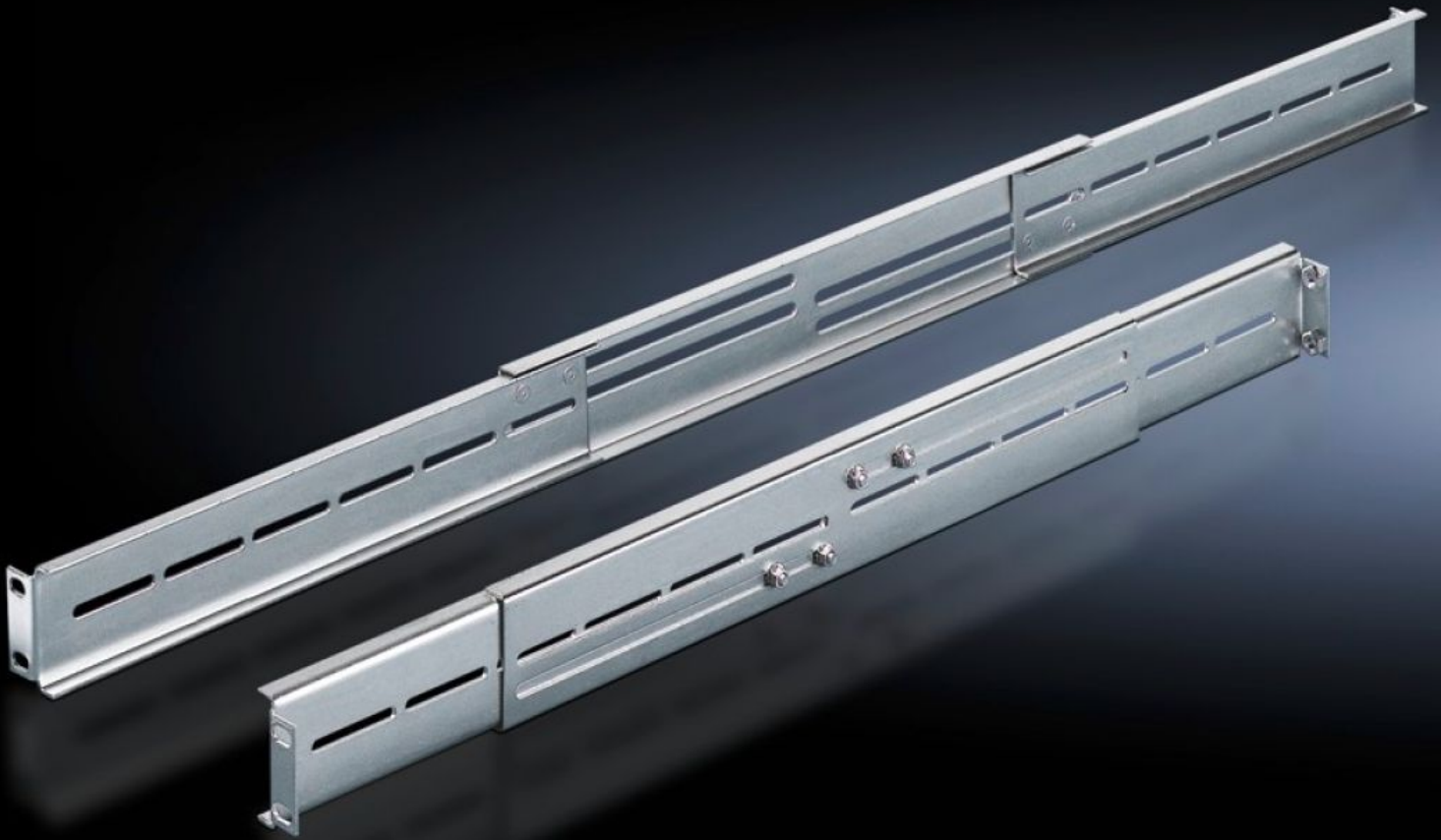

## DK 7063.850

## Einbausatz, tiefenvariabel

Stand: 12.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.850 - Einbausatz, tiefenvariabel für 19" Geräteböden

Einbausatz für Geräteböden und Schubladen, tiefenvariabel.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7063.850
Produktbeschreibung	Der Einbausatz wird je nach Abstand der zwei 482,6 mm (19")-Ebenen in der Tiefe zwischen den L-förmigen Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Montagerahmen verschraubt.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Ebenenabstand	550 - 850 mm
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,852 kg
Bruttogewicht	2,052 kg
Zolltarifnummer	83024900
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Einbausatz, für 482,6 mm (19") Geräteböden, tiefenvariabel, 19"-Ebenenabstand: 550-850 mm, Stahlblech, verzinkt

## Ausschreibungstext

Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, für Netzwerkschränke mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungs-,  
ebenen

Die Serverschienen sind für den Bereich von  
550 mm bis 850 mm stufenlos  
tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm  
19"-Befestigungsebenen montiert.

Material: Stahlblech

Oberfläche: chromatiert

Länge: 550 - 850 mm