


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

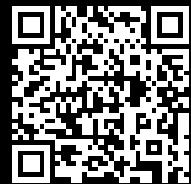

**DK 7111.900**

**Kabelführungsbügel**

Stand: 27.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7111.900 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7111.900
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 85 mm Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.95
Bruttogewicht	0.991
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
EAN	4028177147928
E-Number Sweden	E7239799
ETIM 9	EC000322

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400604

## Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel, chromatiert

Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, HxT 85x125 mm, werden an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible, systemgerechte Kabelführung.

Material: Stahlblech, chromatiert

Abmessungen: HxT 85 x 125 mm