
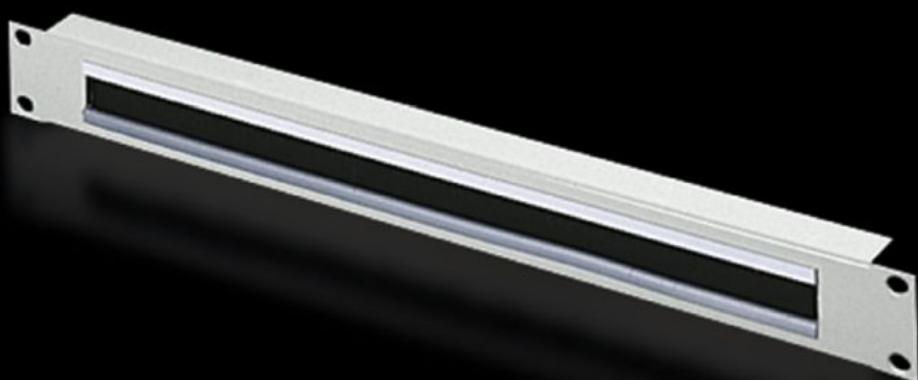


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

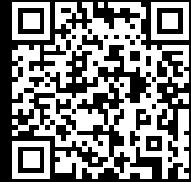

DK 7140.535

**Kabeldurchführungs-Panel mit
Bürstenleiste**

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7140.535 - Kabdeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz,
Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

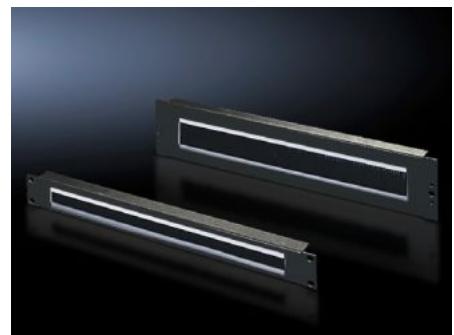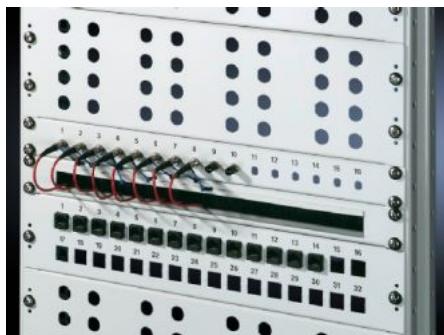

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7140.535
Produktbeschreibung	Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete	Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Montageausschnitt	Breite: 390 mm Höhe: 20 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.43
Bruttogewicht	0.475

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177166608

E-Number Sweden E7239716

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604

Ausschreibungstext

Kabeldurchführungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE

durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden die Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt einen Kantenschutz und einen Bürsteneinsatz als Staubschutz.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035