


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

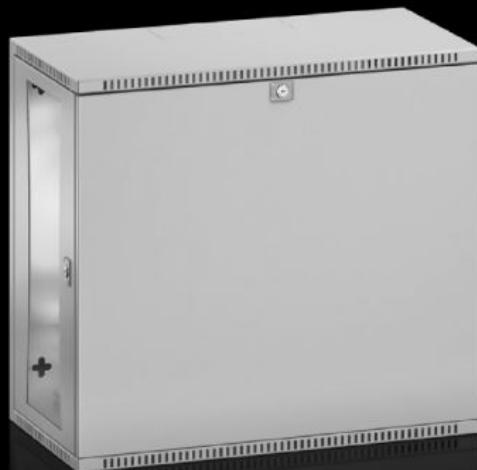

DK 7501.000

VerticalBox

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



# DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, als Wand-, Untertisch- oder Desktop-Gehäuse einsetzbar.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7501.000
Produktbeschreibung	Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.
Nutzen	Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten Passive Belüftung durch Lüftungsschlitzte Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet Türanschlag frei wählbar Platzsparende, seitliche, vertikale Aufnahme der 19"-Ausbaukomponenten
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035

# Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse mit Sichttür Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitz Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme 19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand 4 Kunststofffüße, selbstklebend
Höheneinheiten	5 HE
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 540 mm Tiefe: 600 mm
Einbauhöhe für Komponenten	5 HE
Grundmaterial	Stahlblech
Belastbarkeit	250 N
Max. Belastbarkeit (statisch) nach UL 2416 pro Schrank	250 N
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16.188
Bruttogewicht	17.04
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177625426
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellererklärung

## Ausschreibungstext

Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehäuse

für kleine Netzwerke Universell  
als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse  
einsetzbar.

Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je  
einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür  
vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt,  
abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung  
zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer  
Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit  
Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit  
Lüftungsschlitzten und Cut-out-Prägungen zur  
Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend,  
beigelegt.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm

Farbe: RAL 7035