


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

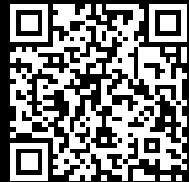

DK 7706.135

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7706.135 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Wandbefestigungshalter. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7706.135
Ausführung	Wandgehäuse IT mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten, zwei senkrechten Montageschienen und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel 4 Wandbefestigungshalter 10 mm Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	6 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 345 mm Tiefe: 473 mm
Einbautiefe	420 mm

Eigenschaften

Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 282 mm
Tiefe Schwenkteil	316 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	300 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	25.4
Bruttogewicht	26.4
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324176
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 6 HE

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Proflschiene zur

Kabelabfangung, oben und unten austauschbare
Flanschplatten, geschlossen, Schwenkteil mit zwei
Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")
-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit
umlaufender 25 mm Profilbohrung in Front- und
Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für
Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit Schwenkteil: 30kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 345 x 473 mm (6 HE)