


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

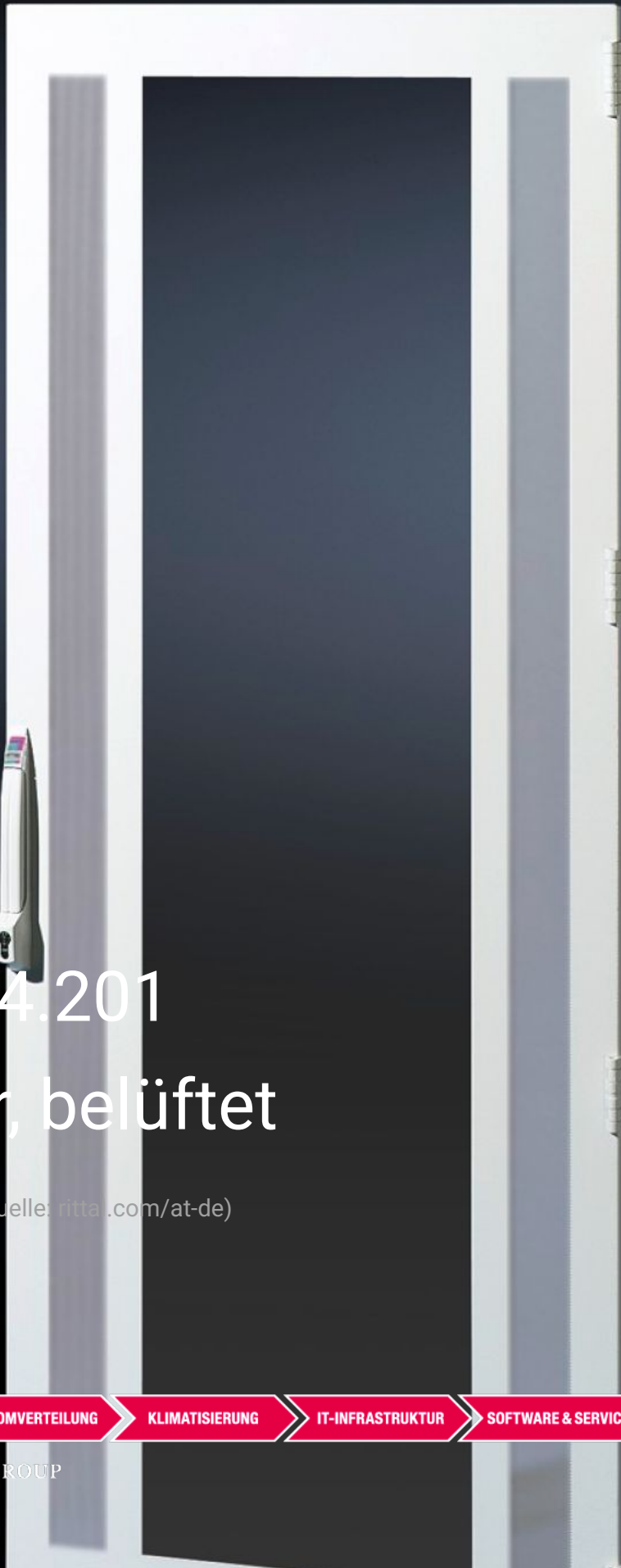

DK 7824.201 Sichttür, belüftet

Stand: 13.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.201 - Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7824.201 |
| Produktbeschreibung | Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz. |
| Material | Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Sichttür, belüftet Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 180°-Scharniere (4 Stück) Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden. |
| Passend für | Gehäusotyp: TS TS IT SE Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 19,38 kg |
| Bruttogewicht | 20,4 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | DK-TS Sichttür, BxH:: 600x2000 mm, belüftet, Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Stahlblech, RAL 7035 |

Ausschreibungstext

Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich
Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich
geloht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,
geloht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,
180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit
Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines
Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines
Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist
Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist
möglich. Scharniere mit unverlierbaren
möglich. Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau
Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau
der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.
der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm