


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

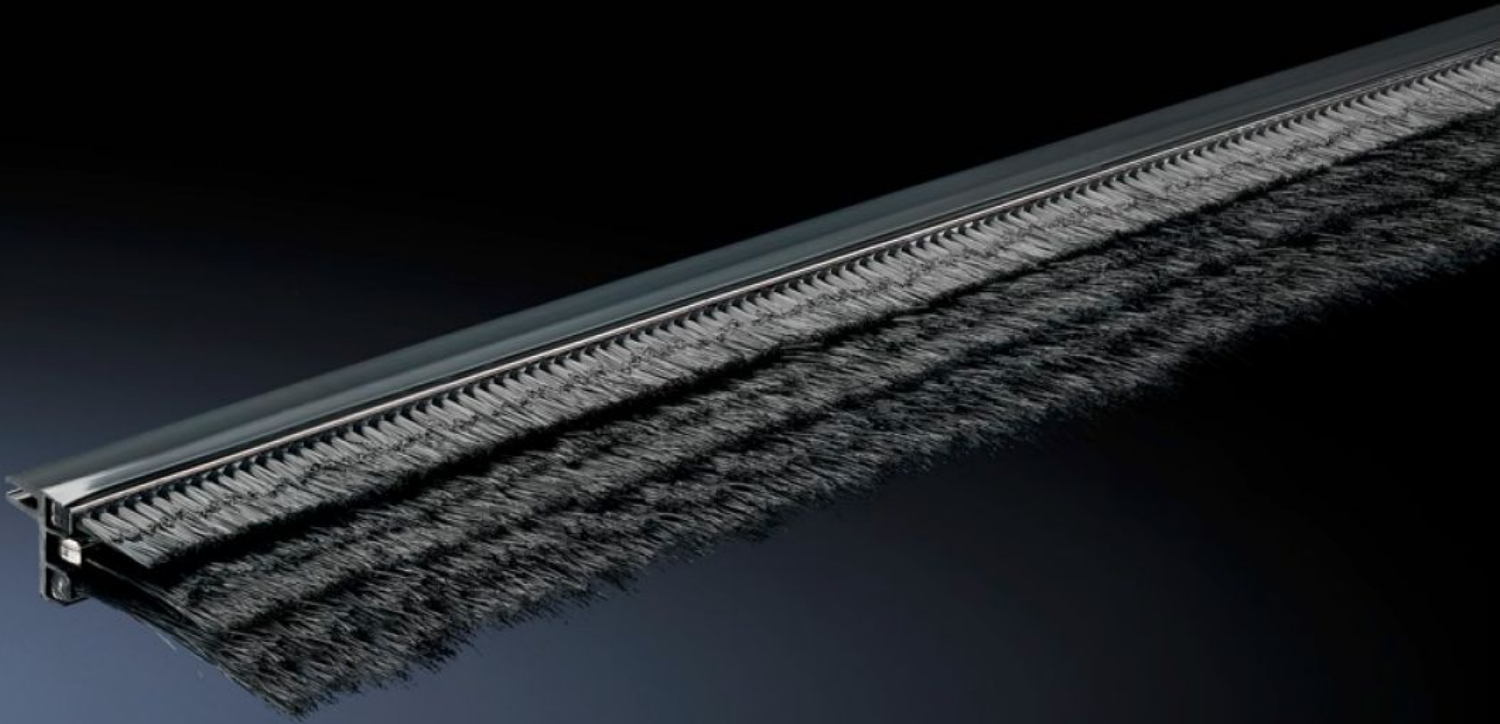

## DK 7825.375

## Bürstenleiste, hochdicht

Stand: 22.03.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - Bürstenleiste, hochdicht

Spezielle Bürstenleiste zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 7825.375   |
| Produktbeschreibung | Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech. Zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen lässt sich diese spezielle Bürstenleiste einsetzen. Sie verfügt über wechselseitig versetzt angeordnete Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gegenüber den geführten Leitungen gewährleisten. Ungewollte Strömungsverluste können so auf ein Minimum reduziert werden. |
| Material            | Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB   |
| Lieferumfang        | Je 1 Bürstenleiste, 1 m Länge, rechte und linke Ausführung  |
| Borstenlänge        | 58 mm   |
| Länge               | 1 m   |
| Abmessung           | Länge: 1 m  |
| Für Materialstärken | 1,5 - 2 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 0,65 kg   |
| Bruttogewicht       | 0,82 kg   |
| Zolltarifnummer     | 96035000  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |
| Produktbeschreibung | DK Bürstenleiste, hochdicht, Borstenlänge: 58 mm, 2 Stück L: 1 m, je rechte und linke Ausführung, Kunststoff nach UL 94-HB  |