
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



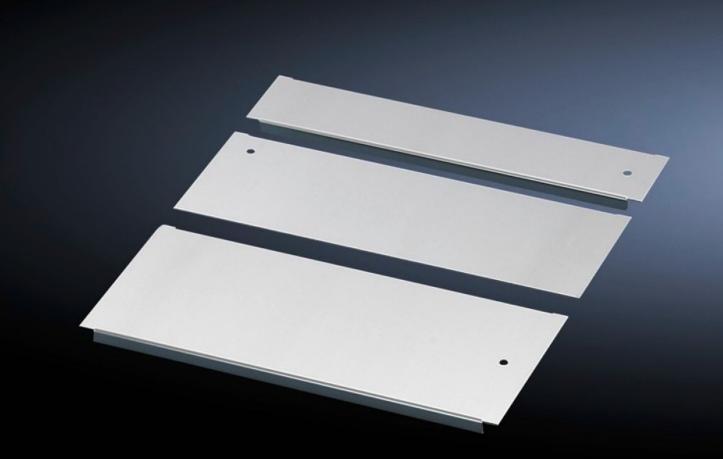

TS 7825.382 Bodenblech, mehrteilig

Stand: 20.06.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 7825.382 - Bodenblech, mehrteilig für DK-TS

Bodenblech, mehrteilig für DK-TS sind entsprechend der Schranktiefe beliebig kombinierbar.

Eigenschaften

BestNr.	TS 7825.382
Produktbeschreibung	Beliebig kombinierbar.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	VE = 1 Satz Bodenbleche inkl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, inkl. Dichtungsband und Befestigungsmaterial.
Hinweis	Bei Maßvariante 800 x 800 mm ist zusätzlich das bereits im Lieferumfang der vormontierten Netzwerkschränke enthaltene Bodenblech zu verwenden.
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Satz
Nettogewicht	5
Bruttogewicht	5.18
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177302716
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Bodenblech, mehrteilig für TS

Zum Auffüllen des Bodenrahmens der Gehäuseserie TS8 /FR(i), mit Bodenblechen sowie einem Schiebeblech mit

© Rittal 2025 2

Gummiklemmprofil zur Kabeleinführung. Desweiteren dient der Kit dem kombinierten Einsatz mit den belüfteten Bodenblechmodulen und den Modulen zur Kabeleinführung.

Abmessung: Für Schränke (BxT) 800 x 800 mm Material: Stahlblech, verzinkt

© Rittal 2025 3