


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

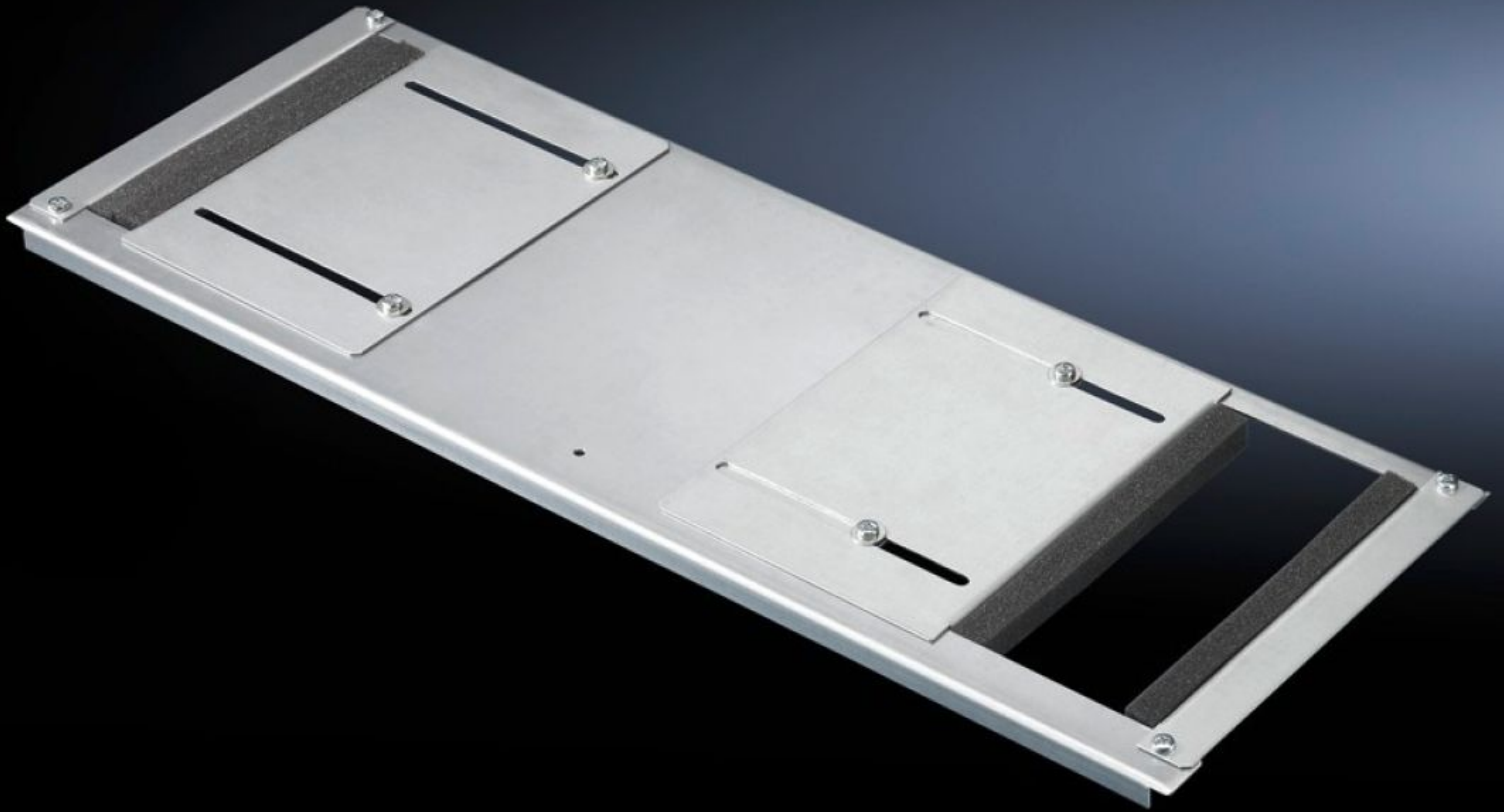

## DK 7825.388

# Bodenblech-Module zur Kabeleinführung

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.388 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für DK-TS, zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.388
Ausführung	Ausführung zur Kabeleinführung seitlich mit Gummiklemmprofil
Produktbeschreibung	Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Gummiklemmprofil. Durch die geteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
Material	Stahlblech Dichtung: Polyurethan-Schaumstoff, UL 94-HF1
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial inkl. Klemmteile
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS IT Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,42 kg
Bruttogewicht	2,62 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Bodenblech-Modul, zur seitlichen Kabeleinführung, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

## Ausschreibungstext

Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen Kabeleinführung im TS / FR(I)

Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung, mit Schieblechen abgedeckt, mit Gummiklemmprofilen zur Abdichtung und Fixierung der eingeführten Kabel, abnehmbare äußere Stege ermöglichen den einfachen Ein- und Ausbau des Moduls bei bereits im Schrank verlegten Kabeln.

Für Schrankbreite: „800 mm

Material:„Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial