
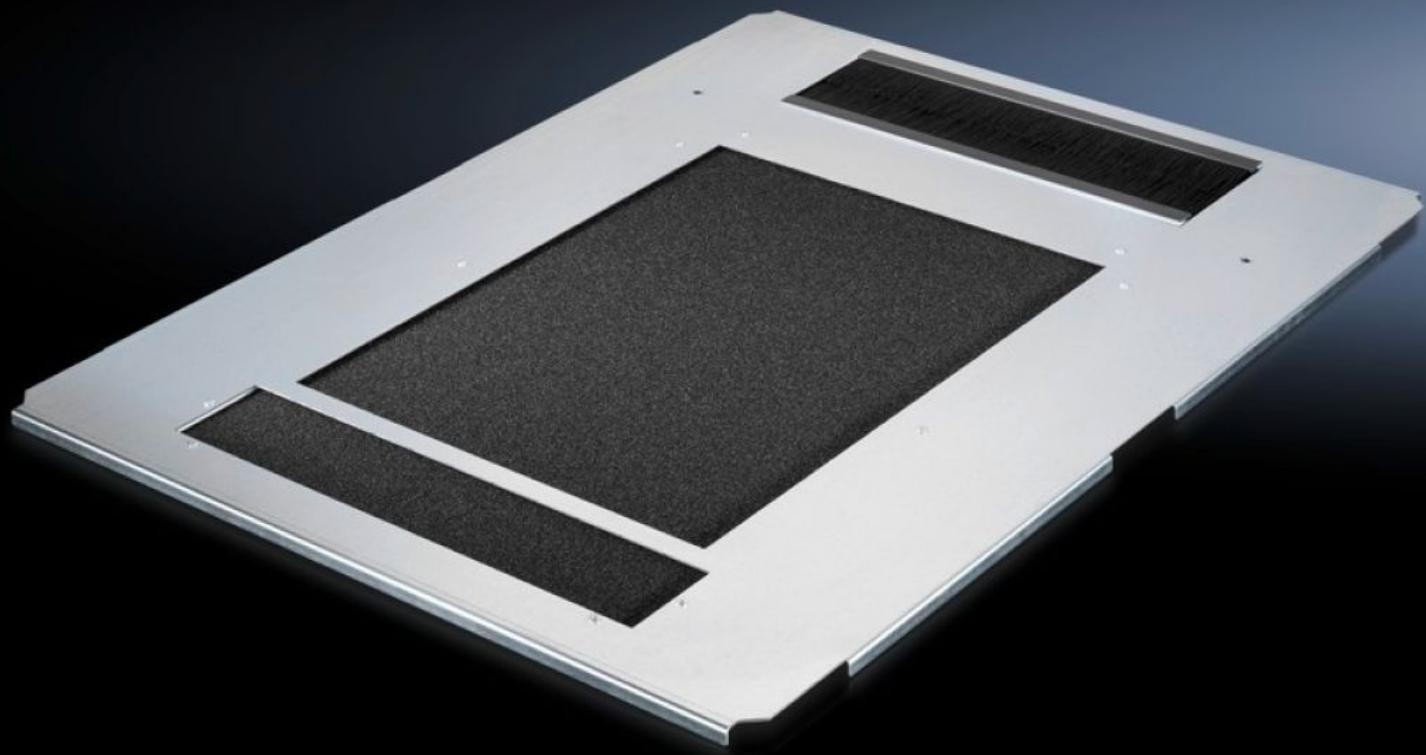


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

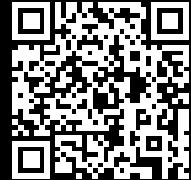

**DK 7825.680**

**Bodenblech, einteilig, belüftet**

Stand: 20.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.680 - Bodenblech, einteilig, belüftet für DK-TS

Bodenblech, einteilig belüftet, für TS, mit Lochungen zur Belüftung, Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.680
Produktbeschreibung	Mit Lochungen zur Belüftung und Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste abgedeckt.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.8
Bruttogewicht	4
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177234376
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für  
TS / FR(i)

Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur  
Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation  
des Bodenblechs ermöglicht die Luftführung zu den  
Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt

rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste und läuft zur Außenseite offen aus. Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits existierender Vorinstalltion jederzeit zur einfacheren Montage während der Installationsarbeiten entnehmen.  
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert  
Abmessungen (B x H): 600 mm x 800 mm