


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

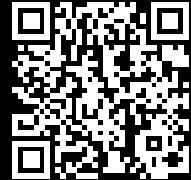

DK 7826.768

Dachblech, belüftet

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

DK 7826.768 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.768
Ausführung	Einteilig ohne Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitz, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7.002
Bruttogewicht	7.37
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177345591
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Ausschreibungstext

DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x800 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 600 mm x 0 mm x 800 mm