


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

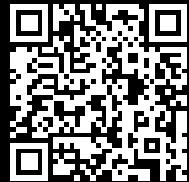

DK 7828.060

C-Proflschiene

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7828.060 - C-Profilschienen für TS, VX SE

Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7828.060
Produktbeschreibung	Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	498 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS SE Breite: = 600 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.736
Bruttogewicht	1.98
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177235052
E-Number Sweden	E7239810
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Ausschreibungstext

C-Profilschiene für TS8

Befestigungsart: in der Schranktiefe 482,6 mm (19")

-Ebenenabstand: 445/495 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm