
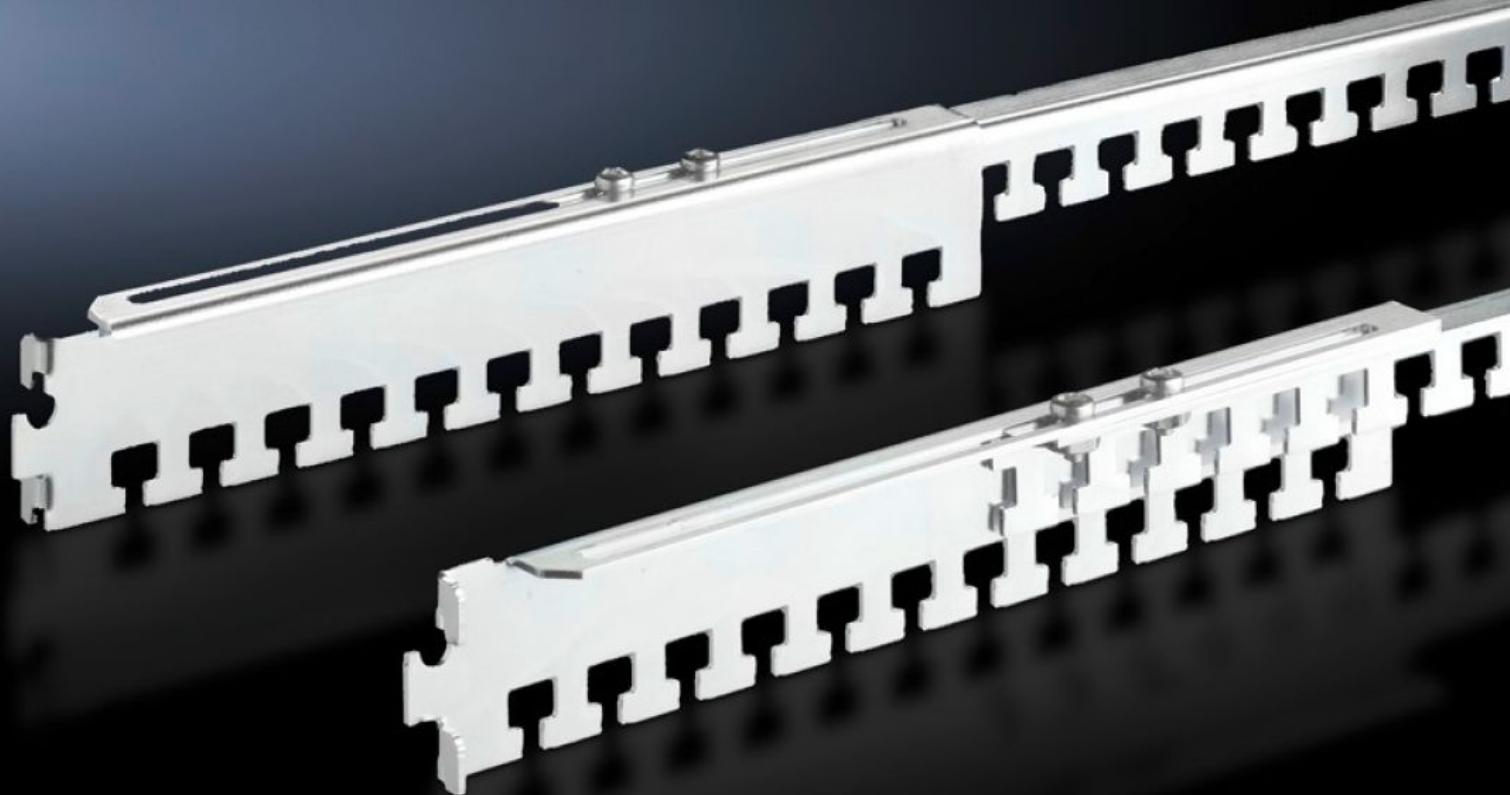


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

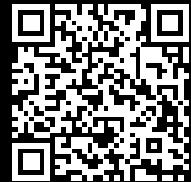

DK 7858.162

Kabelabfangschienen, tiefenvariabel


Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



FRIEDEM L OH GROUP

DK 7858.162 - Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Für TS und 19"-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montagerahmen.

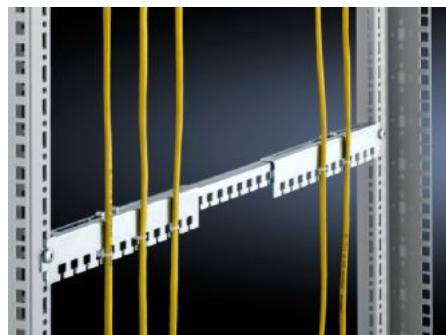

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7858.162
Produktbeschreibung	Einsetzbar für TS und zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe.
Einsatzgebiete	Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettböndern an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit. Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand	500 - 895 mm
Hinweis	Befestigungsmaß + 152 mm = 19"-Ebenenabstand
Verpackungseinheit	4 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	1.6
Bruttogewicht	1.7
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177437388
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für TE, TS, FR(i)
500-895 mm

Material: Stahlblech, chromatiert