

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

Stand: 20.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.

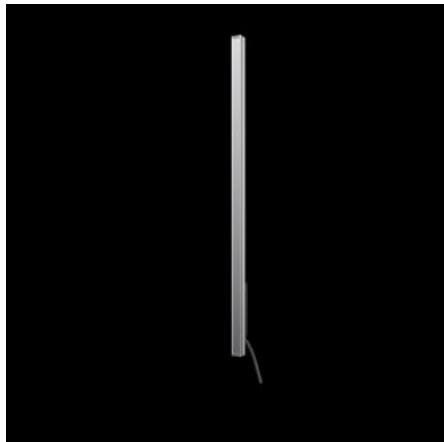

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7859.081
Produktbeschreibung	Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge	1 695 mm
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussart (elektrisch)	fest/CEE
Anzahl	1
Phasen pro Einspeisung	3~
Nennstrom (max.)	16 A
Modul-Steckplätze (max.)	6
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Abmessung	Länge: 1.695 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich 5 °C...45 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10...90 %

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 4

Bruttogewicht 4.3

Zolltarifnummer 85369001

EAN 4028177956636

ETIM 9 EC002762

ECLASS 8.0 27371306

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung