

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 7967.000

Distanzstück

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 7967.000 - Distanzstück für Dachblech

Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen. Für Krantransport nicht geeignet.

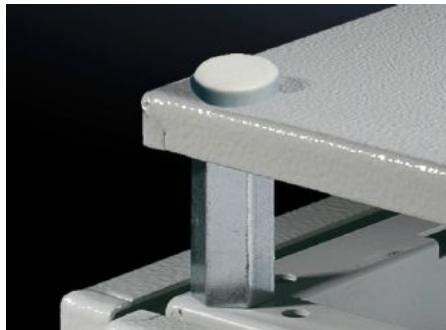

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 7967.000
Produktbeschreibung	Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen.
Material	Sechskant-Profilstahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für die Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht geeignet Für Krantransport nicht geeignet
Abmessung	Höhe: 50 mm
Abmessung	Gewinde: M12
Passend für	Gehäusetyp: VX TS
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.444
Bruttogewicht	0.539
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177186934

E-Number Sweden E7239676

ETIM 9 EC002625

ECLASS 8.0 27189234

Ausschreibungstext

Distanzbolzen 50 mm

Material: Sechskant-Profilstahlblech, verzinkt,
chromatiert