


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

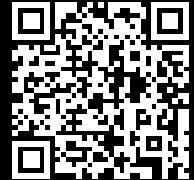

KX 7993.166

Busgehäuse KX

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

KX 7993.166 - Busgehäuse KX gemäß Spezifikation

Modulkasten, mit scharnierter Tür, inkl. Sichtscheibe und Doppelbartschließung. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 7993.166
Produktbeschreibung	Busgehäuse auf Basis KX. Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter, Deckel unten scharniert, mit Sichtscheibe, mit umlaufend eingeschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluss im Gehäuse und über U-Winkel im Deckel.
Technische Daten	Öffnungswinkel des Deckels wird durch ein schwarzes Halteseil, Länge 425 mm, auf ca. 90° begrenzt
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035

Eigenschaften

Lieferumfang	Deckel mit Ausschnitt und hinterklebter Sichtscheibe, oben mit zwei montierten Vorreiberverschlüssen mit 3 mm Doppelbarreteinsatz, unten scharniert Gehäuseboden ohne Flansch, mit drei nebeneinanderliegenden Ausbrüchen (BxT) 112,0 x 36,0 mm, jeweils mit je 4 umseitigen Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm, rückseitige Gehäusekante bis hintere Kante der Ausschnitte 35,0 mm, linke Gehäusekante bis linke Kante des linken Ausbruchs 80,0 mm, rechte Gehäusekante bis rechte Kante des rechten Ausbruchs 108,0 mm, der mittlere Ausbruch mittig zwischen den beiden anderen Ø mit zwei Bohrungen Ø 20,5 mm, Mitte der Bohrungen bis zur rechten Gehäusekante 30,0 mm, Mitte der Bohrungen bis zur hinteren Gehäusekante 50,0 und 80,0 mm Montageplatte Tragschienen TH 35 x 7,5 mm, auf Montageplatte montiert, sowie Kabelkanälen Halteseil, schwarz, Länge 549 mm (lose beigelegt) Glassichtfolie, adhäsiv, DIN A4 (lose beigelegt)
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 155 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 487,5 mm Sichtfensterhöhe: 190,5 mm
Anzahl Scharniere	2
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.7
Bruttogewicht	9.96
Zolltarifnummer	84879059
EAN	4028177972452