
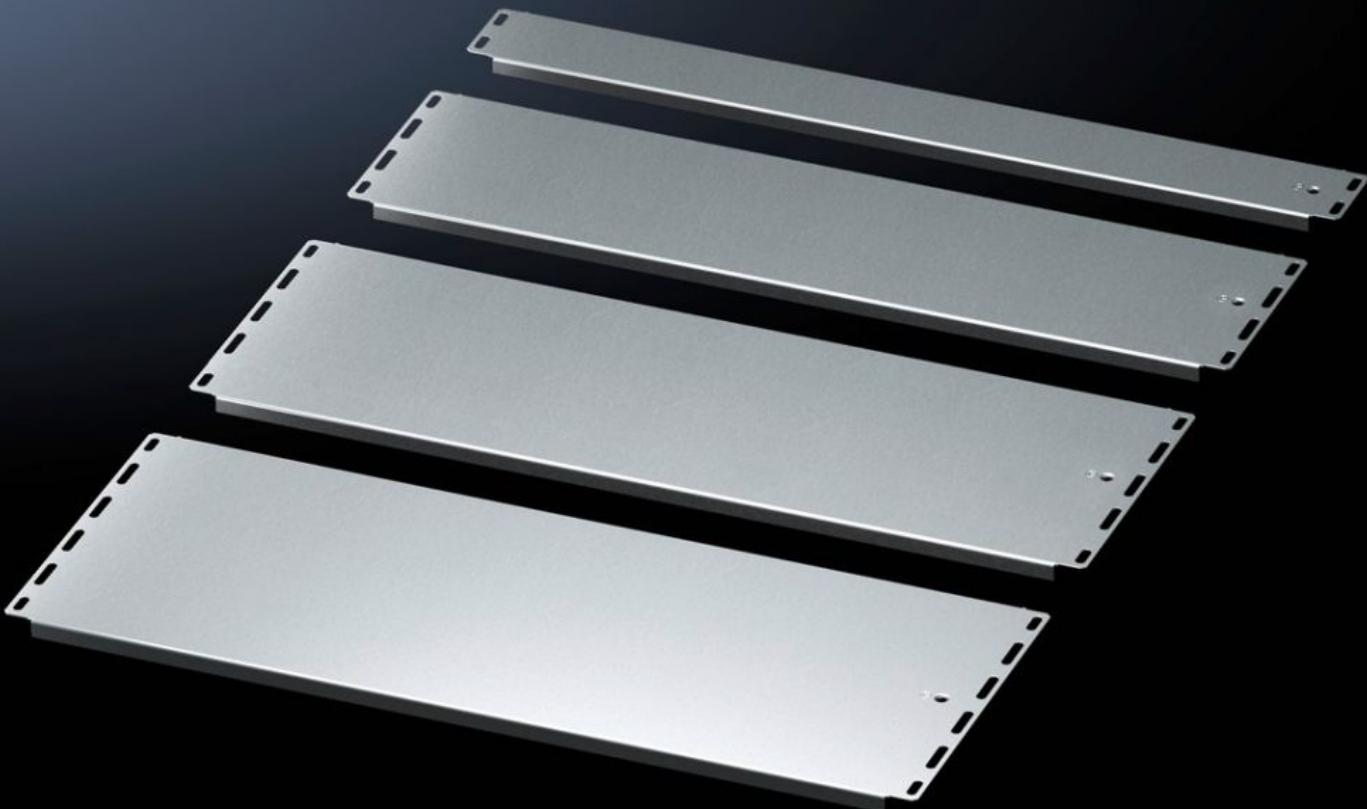


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

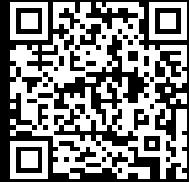

## VX 8001.212

### Bodenblech

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8001.212 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | VX 8001.212   |
| Produktbeschreibung | Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.  |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Verzinkt  |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis             | Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.<br>Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte |
| Abmessung           | Breite: 440 mm<br>Tiefe: 75 mm  |
| Passend für         | Gehäusetyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>Standpult CX<br>Pultunterteil CX<br>Breite: = 1.000 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 0.54  |
| Bruttogewicht       | 0.64  |
| Zolltarifnummer     | 94039910  |
| EAN                 | 4028177948679   |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)