
#### Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.



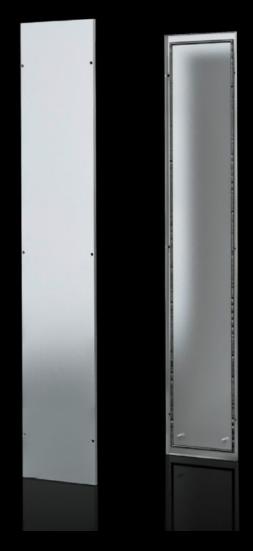

TS 8184.235

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# TS 8184.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8184.235
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
	Flachteilhalter mit Kontaktelement
	Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
	Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -
	außenseite montiert werden
	Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TS IT
	Höhe: 1.800 mm
	Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	16.6
Bruttogewicht	17.8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177205215
ETIM 9	EC002524

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182101

## Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025

3