


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

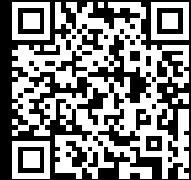

VX 8609.230

Abdeckhaube mit Tür

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8609.230 - Abdeckhaube mit Tür für VX

Abdeckhaube mit Tür, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8609.230
Nutzen	Zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten Wahlweise Kabeleinführung von oben oder unten
Material	Abdeckhaube: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Abdeckhaube Tür mit Stangenverschluss und Doppelbart-Verschluss-Einsatz 2 Abdeckplatten für oben und unten
Abmessung	Breite: 202,7 mm Höhe: 1.998 mm Tiefe: 599 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX Höhe: = 2.000 mm Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Schutzart NEMA	NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	48.5
Bruttogewicht	50.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,4 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer 94039910

EAN 4028177921689

ETIM 9 EC000744

ECLASS 8.0 27182405