


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

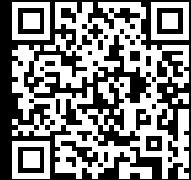

TS 8610.685

Sichttür

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [ittel.com/at-de](https://www.ittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP



TS 8610.685 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.685
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 460 mm Sichtfensterhöhe: 1.640 mm
Sichtfensterhöhe	1 640 mm

Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT VX SE Breite: = 600 mm Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12.9
Bruttogewicht	13.4
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177693821
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204