


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

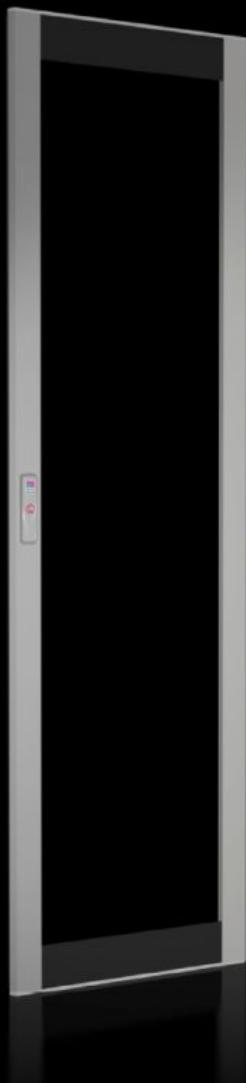

**VX 8618.040**

**Sichttür**

Stand: 23.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# VX 8618.040 - Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                  | VX 8618.040   |
| Produktbeschreibung          | Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.   |
| Material                     | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm    |
| Oberfläche                   | Pulverbeschichtet   |
| Farbe                        | Rahmen: RAL 7035<br>Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005                     |
| Lieferumfang                 | Sichttür<br>Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz<br>180°-Scharniere (4 Stück)         |
| IK-Code                      | IK08  |
| Hinweis                      | Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile für Rahmen 8618.110 benötigt |
| Type rating nach UL 50E      | Type 1<br>Type 12   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55   |
| Passend für                  | Gehäusetyp: VX<br>Breite: = 600 mm<br>Höhe: = 2.200 mm                                    |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 14.6  |
| Bruttogewicht                | 15.4  |
| EAN                          | 4028177920934   |
| ETIM 9                       | EC000747  |
| ECLASS 8.0                   | 27182204  |

# Approbationen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTAA |
| Zertifikate   | Schutzart        |