


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

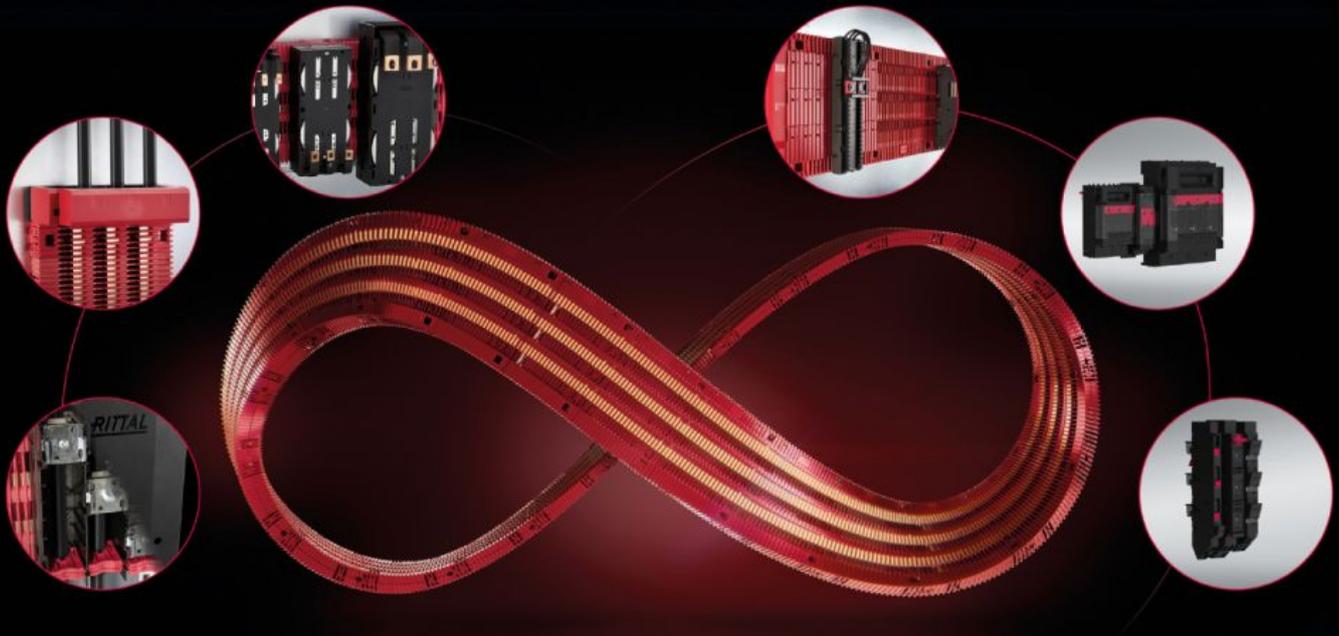

RX 9360.503 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 01.08.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.503 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienen-systeme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang oben.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.503
Ausführung	Easy Fix
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Bemessungsstrom max.	160 A
Bemessungsstrom (UL)	125 A
Bemessungsstoßspannung U _{imp}	12 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung U _i	1 000 V
Überspannungskategorie	4

Eigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Frequenz der Grundschiwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 81 mm Höhe: 252 mm Tiefe: 63 mm
Verpackungseinheit	1 Stück

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------
