


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

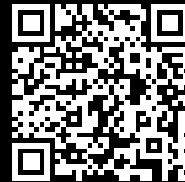

PK 9508.100

## Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 04.11.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9508.100 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.



## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                 | PK 9508.100                                                                                                                                                                     |
| Ausführung                  | PK-Gehäuse mit Deckel transparent                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung         | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.                                       |
| Material                    | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe                       | RAL 7035                                                                                                                                                                        |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben                                                                                          |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                           |
| IK-Code                     | IK08                                                                                                                                                                            |

# Eigenschaften

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Abmessung                 | Breite: 130 mm<br>Höhe: 94 mm<br>Tiefe: 57 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C...80 °C                                |
| Grundmaterial             | Polycarbonat                                  |
| Verpackungseinheit        | 4 Stück                                       |
| Nettogewicht              | 0.772                                         |
| Bruttogewicht             | 0.878                                         |
| Zolltarifnummer           | 94037000                                      |
| EAN                       | 4028177139275                                 |
| ETIM 9                    | EC000261                                      |
| ECLASS 8.0                | 27180101                                      |

# Approbationen

|               |            |
|---------------|------------|
| Approbationen | C-UL<br>UL |
|---------------|------------|