

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9603.000

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG




IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9603.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.

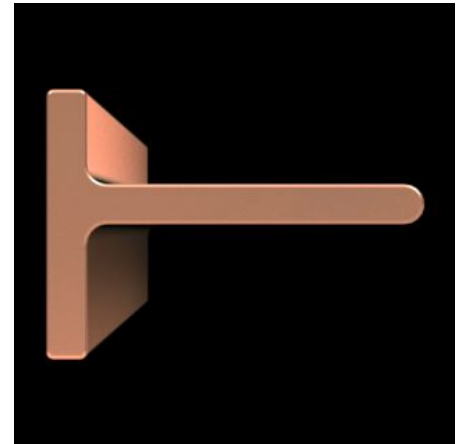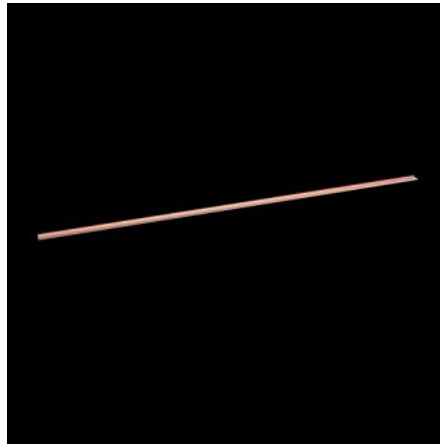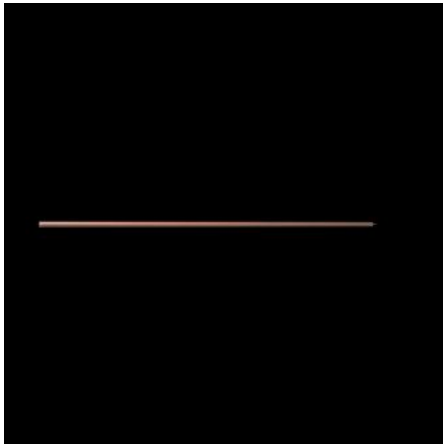

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SV 9603.000 |
| Material | E-Cu |
| Schienenstärke | 3 mm |
| Querschnitt | 120 mm ² |
| Länge | 1 100 mm |
| Abmessung | Länge: 1.100 mm |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 3,93 kg |
| Bruttogewicht | 4,068 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1,18 |
| Zolltarifnummer | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Produktbeschreibung | SV Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 1100 mm, 120 mm ² Schienenquerschnitt |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A

Technische Daten

Länge: 1100 mm

Schienstärke: 3 mm

Querschnitt: 120 qmm

System:

Rittal Mini PLS