


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

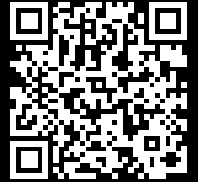

SV 9666.380

NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Stand: 11.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.380 - NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9666.380 |
| Produktbeschreibung | Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar. |
| Material | Abdeckung: Polystyrol Traverse: Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden |
| Abmessung | Breite: 250 mm Höhe: 300 mm |
| Baugröße | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 |
| Für Baugröße | 2 x Gr. 00 |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Passend für Artikel-Nr. | 9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,74 kg |
| Bruttogewicht | 0,852 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeschreibung | SV NH-Sicherungslasttrenner-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm), für 2 x Gr. 00 |

Approbationen

| | |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|