

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9666.390

# NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Stand: 24.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.390 - NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.

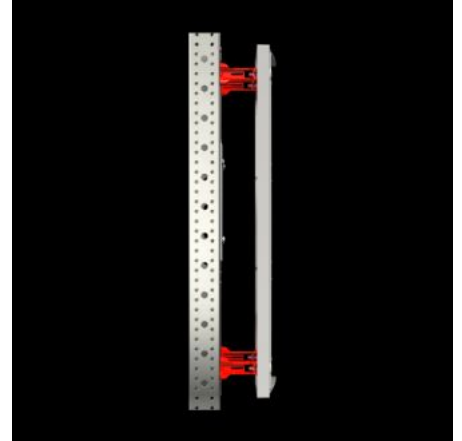

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.390
Produktbeschreibung	Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Traverse: Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 300 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2

# Eigenschaften

---

Passend für Artikel-Nr.	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
Für Baugröße	4 x Gr. 00
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,59 kg
Bruttogewicht	1,6 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV NH-Sicherungslasttrenner-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), für 4 x Gr. 00

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---