


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

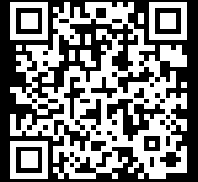

## SV 9666.400

# NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Stand: 11.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.400 - NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.400
Produktbeschreibung	Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Traverse: Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden
Abmessung	Breite: 250 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Für Baugröße	1 x Gr. 1

# Eigenschaften

---

Passend für Artikel-Nr.	9344.100 9344.110 9344.130 9344.150
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,98 kg
Bruttogewicht	1,145 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV NH-Sicherungslasttrenner-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für 1 x Gr. 1

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---