


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

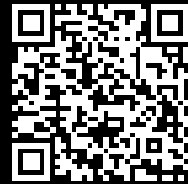

SV 9673.642 Teilmontageplatten

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9673.642 - Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | SV 9673.642 |
| Ausführung | ohne Durchführung |
| Produktbeschreibung | Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich. |
| Material | Stahlblech, 2 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial |
| Für Funktionsraumhöhe | 200 mm |
| Abmessung | Breite: 302 mm Höhe: 193 mm |
| Passend für | Breite: = 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,715 kg |
| Bruttogewicht | 1,915 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Teilmontageplatte, BH: 302x193 mm, für TS (B: 400 mm) |
