


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

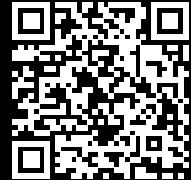

SV 9676.704

Anschlussplatte

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# SV 9676.704 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9676.704
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Abmessung	Gewinde: M16
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.659
Bruttogewicht	0.66
Kupferanteil (kg/Stück)	0.49
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177625761
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613