

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 9682.354

Frontblende, unten, belüftet

Stand: 09.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9682.354 - Frontblende, unten, belüftet für VX

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

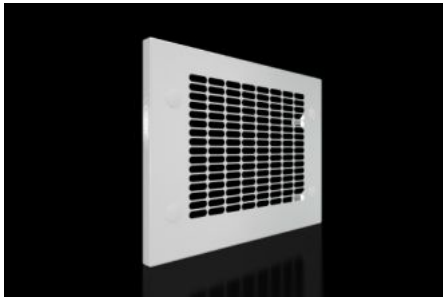

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 9682.354 |
| Ausführung | mit Belüftungsöffnung |
| Produktbeschreibung | Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Frontblende Trennsteg Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen |
| Abmessung | Höhe: 300 mm |
| Passend für | Breite: = 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,84 kg |
| Bruttogewicht | 2,04 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,8 kg CO2 eq (Cat B) |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000456 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |
| Produktbeschreibung | SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 400x300 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Erklärungen | Konformitätserklärung UK |