
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



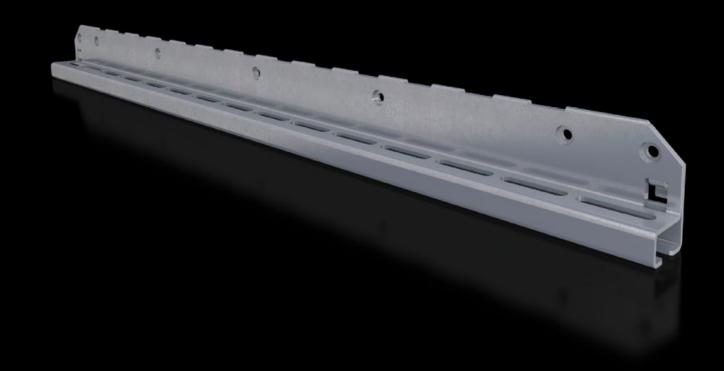

# SV 9683.328 Montagewinkel

Stand: 29.10.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# SV 9683.328 - Montagewinkel für Leistungsschalter-Tragschiene

Zur Befestigung der Leistungsschalter-Tragschiene.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.328
Produktbeschreibung	Zur Befestigung der Leistungsschalter-Tragschiene am Schrankprofil oder an der Funktionsraum-Seitenwand.
Material	Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	4.7
Bruttogewicht	4.98
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
EAN	4028177937505
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

#### Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung UK	
=::::a: a::go::	nomentation and on	

© Rittal 2025