


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

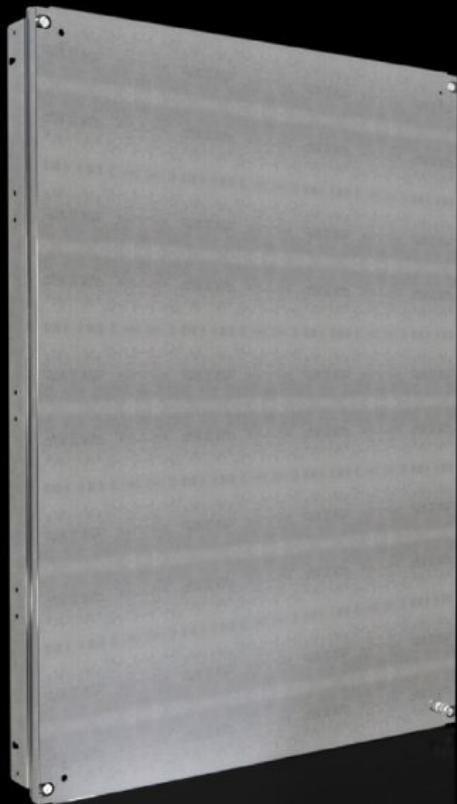

**SV 9683.680**

**Teilmontageplatte**

Stand: 16.02.2026 (Quelle: [ittel.com/at-de](https://www.ittal.com/at-de))

# SV 9683.680 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.680
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	1 000 mm
Abmessung	Breite: 702 mm Höhe: 993 mm
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	13.5
Bruttogewicht	14.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	61 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177935198
ETIM 9	EC000213

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400613

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung UK