
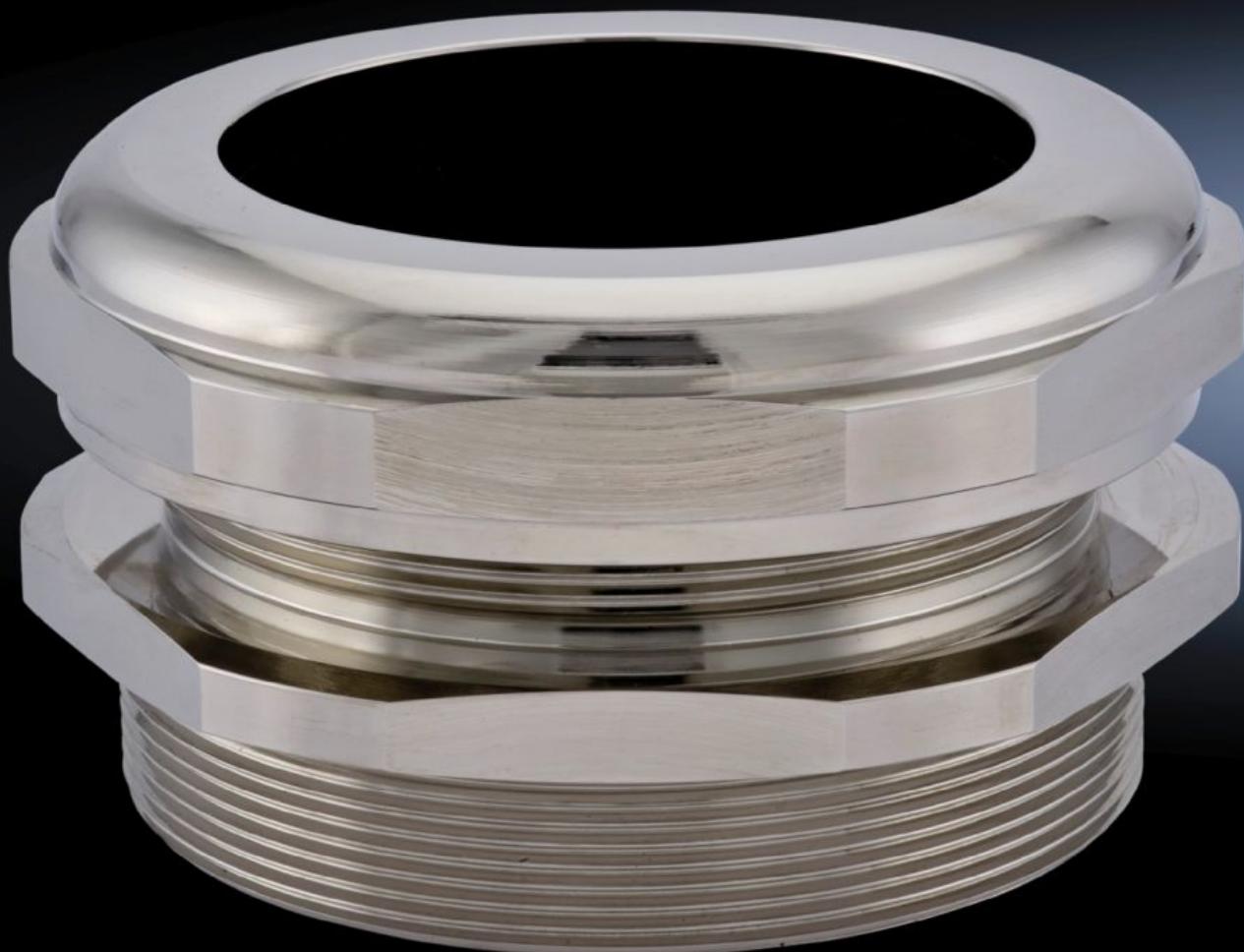


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

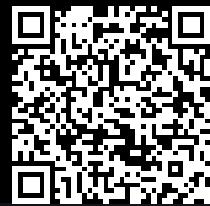

SZ 1.106.6375.50

HSK-XL

État: 24.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

SZ 1.106.6375.50 - HSK-XL

Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.106.6375.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
Matériaux	Laiton
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	75 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.51
Poids brut	0.511
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878406007
ECLASS 8.0	27149109