


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

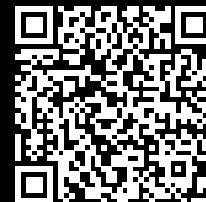

SZ 1.209.5000.31 HSK-K

État: 23.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.209.5000.31 - HSK-K

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6



Caractéristiques

Référence	SZ 1.209.5000.31
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en nylon 6/6
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial IP 69K avec joint torique spécial
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	60 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 18 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	18 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K M50x1,5 PA GR