


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

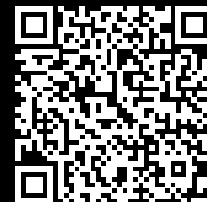

SZ 1.292.1601.51 HSK-K-Ex-Active

État: 19.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.292.1601.51 - HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94



Caractéristiques

Référence	SZ 1.292.1601.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...85 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K-EX NPT1-1/2" PA BL