


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

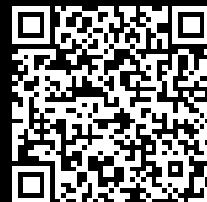

SZ 1.292.2501.50

HSK-K-Ex-Active

État: 09.01.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.292.2501.50 - HSK-K-Ex-Active

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.292.2501.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériaux	
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...85 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878416327
ECLASS 8.0	27149109