


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

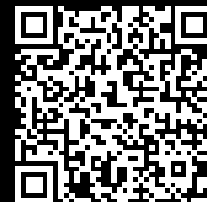

## SZ 1.293.1217.70

## HSK-K-Flex

État: 04.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.293.1217.70 - HSK-K-Flex

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.



## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SZ 1.293.1217.70  |
| Modèle  | droit   |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible. |
| Matériau  | Polyamide   |
| Couleur   | Noir<br>RAL 9005  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K avec joint torique spécial             |
| Taille du filetage NPT                            | 1/2 pouce   |
| Largeur de clé                                    | 27 mm   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 13 mm                                     |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C   |
| Longueur du filetage                              | 13 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 25 p.   |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099  |
| ECLASS 8.0  | 27149109  |
| Description produit                               | GLAND HSK-FLEX NTP1/2"/16 PA ZW                                 |