


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

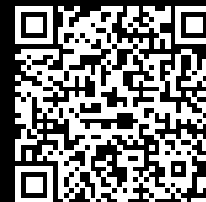

## SZ 1.313.1001.70

## HSK-W

État: 04.07.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.313.1001.70 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.1001.70
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	1 pouce
Largeur de clé	42 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 19 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	19 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109

# Caractéristiques

---

Description produit

ANGUL.GLAND HSK-W NPT1" PA ZW