


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

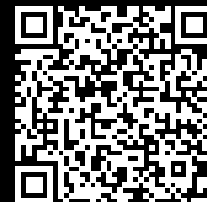

SZ 1.313.2101.15 HSK-W

État: 30.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.313.2101.15 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Référence | SZ 1.313.2101.15 |
| Description produit | Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée |
| Matériau | Polyamide |
| | O-Ring: NBR |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 |
| Largeur de clé | 33 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 11 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C |
| Longueur du filetage | 11 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | ANGUL.GLAND HSK-W PG21 PA ZW |