


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

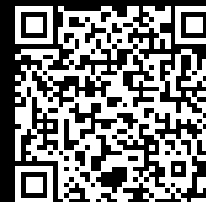

SZ 1.313.2500.50 HSK-W

État: 12.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.313.2500.50 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.2500.50
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109

Caractéristiques

Description produit

ANGUL.GLAND HSK-W M25x1,5 PA GR