


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

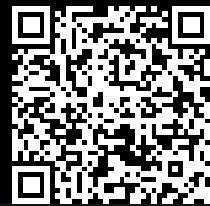

SZ 1.313.2501.51

HSK-W

État: 17.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

SZ 1.313.2501.51 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.2501.51
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériaux	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878419793

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109