


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

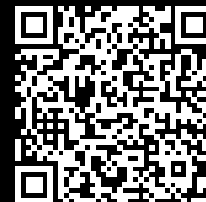

## SZ 1.313.3201.50

## HSK-W

État: 30.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.313.3201.50 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.3201.50
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	42 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109

# Caractéristiques

---

Description produit

ANGUL.GLAND HSK-W M32x1,5 PA ZW