


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

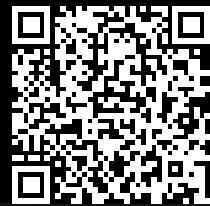

SZ 1.313.3401.70

HSK-W

État: 30.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.313.3401.70 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.313.3401.70                                     |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée |
| Matériau  | Polyamide  |
|   | O-Ring: NBR  |
| Couleur   | Noir<br>RAL 9005                                     |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68  |
| Taille du filetage NPT                            | 3/4 pouce  |
| Largeur de clé                                    | 33 mm  |
| Pour zone EX gaz                                  | sans   |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 13 mm                          |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                                      |
| Plage de température de stockage                  | -40 °C   |
| Longueur du filetage                              | 13 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 20 p.  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099   |
| EAN   | 4033878419908  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27149109