


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

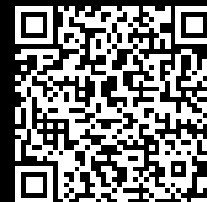

SZ 1.313.3800.70

HSK-W

État: 03.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.313.3800.70 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.3800.70
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109

Caractéristiques

Description produit

ANGUL.GLAND HSK-W NPT3/8" PA GR