
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



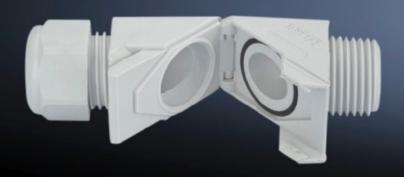

# SZ 1.313.3801.70 HSK-W

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### SZ 1.313.3801.70 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



### Caractéristiques

Référence	SZ 1.313.3801.70
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau	Polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Plage de température de stockage	-40 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878419946

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109

© Rittal 2025 3