


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

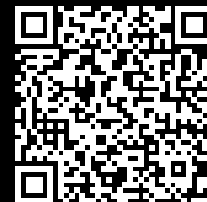

SZ 1.313.3801.70

HSK-W

État: 03.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.313.3801.70 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.313.3801.70 |
| Description produit | Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée |
| Matériau | Polyamide O-Ring: NBR |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 |
| Taille du filetage NPT | 3/8 pouce |
| Largeur de clé | 19 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 15 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C |
| Longueur du filetage | 15 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Caractéristiques

Description produit

ANGUL.GLAND HSK-W NPT3/8" PA ZW