


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

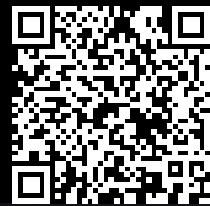

SZ 1.314.1201.71

HSK-W-Flex

État: 17.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.314.1201.71 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



Caractéristiques

Référence	SZ 1.314.1201.71
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau	Polyamide
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	20 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878420072
ECLASS 8.0	27149109