


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

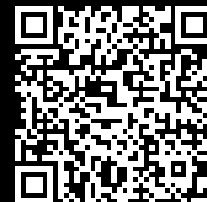

## SZ 1.314.1217.70

## HSK-W-Flex

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.314.1217.70 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.314.1217.70
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau	Polyamide
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	13 mm
Unité d'emballage	20 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	ANGUL.GLAND HSK-W-Flex 1/2" NPT PA ZW